

Type 6281 EV

Указания за подмяна




Address / Адрес


Bürkert Fluid Control Systems
Christian-Bürkert-Str. 13-17
74653 Ingelfingen
Тел. + 49 (0) 7940 - 10 91 111
Имейл: info@burkert.com
Международен уебсайт:
www.burkert.com

© Bürkert Werke GmbH & Co. KG, 2020
Replacement Instructions 2007/00_EU-ml_00815357/
Оригинал – немски език


Нормално затворен (NC)

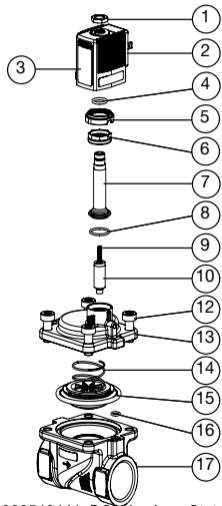

Нормално отворен (NO)

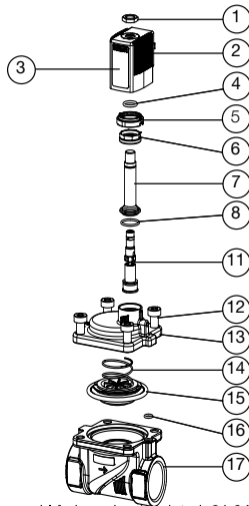

Версия MX62 за разтоварване на компресор

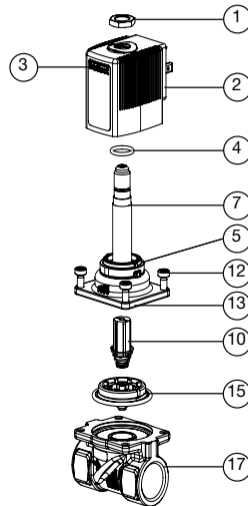

КОМПЛЕКТИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Комплект бобина SET 1

Поз.	Описание
1	Гайка
2	Бобина
3	Фабрична табелка
4	О-пръстен

Комплект износващи се части SET 3

Поз.	Описание
16	О-пръстен
14	Пружина
15	Мембрана, цяла
10*	Сърцевина, цяла

Комплект за запушване SET 7

Поз.	Описание
4	О-пръстен
6	Нипел
7	Запушалка за тръба
8	О-пръстен
9	Натискателна пружина
10**	Сърцевина, цяла
11***	Бутало, цяло
12*	Винтове
13*	Капак
5*	Устройство против усукване
	Адаптер за ключ

* Само при версията MX62 за разтоварване на компресор

** Само при NC

*** Само при NO

1) Моменти на затягане за гайката ①:

Вид бобина	Широчина на бобината [mm]	Момент на затягане [Nm]
AC10	32 или 40	5

2) Моменти на затягане за винтовете ⑫:

Номинален размер DN	10/13	20	25/40	50
Момент на затягане [Nm]	2	6	16	16

3) Моменти на затягане за нипела ⑥:

Номинален размер DN	10/50
Момент на затягане [Nm]	12



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изключете напрежението и налягането на клапана, преди да го разглобите.

СМЯНА НА КОМПЛЕКТ БОБИНА (SET 1)

- Разхлабете гайката ①.
- Махнете бобината ② и О-пръстена ④.
- Залепете фабричната табелка ③ върху новата бобина.
- Сменете О-пръстена ④ и поставете бобината ②.
- Затегнете гайката ①, имайки предвид момента на затягане¹⁾.

→ Извършете проверка на защитния проводник.

СМЯНА НА ИЗНОСВАЩИТЕ СЕ ЧАСТИ (SET 3)



При смяната на износващите се части първите две стъпки се изпълняват само ако винтовете ⁽¹²⁾ са покрити от бобината.

- Разхлабете гайката ⁽¹⁾.
- Махнете бобината ⁽²⁾ и устройството против усукване ⁽⁵⁾.
- Разхлабете 4-те винта ⁽¹²⁾.
- Махнете капака ⁽¹³⁾ със запушалката за тръба ⁽⁷⁾.
- Сменете износените части с резервните от комплект SET 3.



Контролен отвор на мембраната от страната на изхода, завъртян на ок. 30°.

- Отново поставете капака ⁽¹³⁾ със запушалката за тръба ⁽⁷⁾.
- Затегнете 4-те винта ⁽¹²⁾ на кръст, имайки предвид моментите на затягане ²⁾.
- Поставете отгоре устройството против усукване ⁽⁵⁾ и бобината ⁽²⁾.
- Затегнете гайката ⁽¹⁾, като имате предвид момента на затягане¹⁾.
- Извършете проверка на защитния проводник.

СМЯНА НА КОМПЛЕКТА ЗА ЗАПУШВАНЕ (SET 7)

- Разхлабете гайката ⁽¹⁾.
- Махнете бобината ⁽²⁾, O-пръстена ⁽⁴⁾ и устройството против усукване ⁽⁵⁾.
- Разхлабете нипела ⁽⁶⁾ с помощта на адаптера за ключ.
- Сменете комплекта за запушване SET 7.
- Затегнете нипела ⁽⁶⁾, имайки предвид момента на затягане ³⁾.
- Поставете отгоре устройството против усукване ⁽⁵⁾, новия O-пръстен ⁽⁴⁾ и бобината ⁽²⁾.
- Затегнете гайката ⁽¹⁾, имайки предвид момента на затягане¹⁾.
- Извършете проверка на защитния проводник.



Контролен отвор на мембраната от страната на изхода, завъртян на ок. 30°.